




WDT030\_FACE

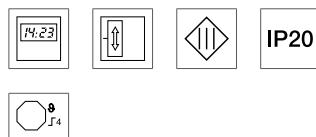

#### KNX Touch Control mit TFT-Display 3,5" und Busankoppler

##### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
--------------------	-----------

##### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

##### Abmessungen

Einbautiefe	25.50 mm
Höhe	75 mm
Breite	95 mm
Tiefe	44 mm

##### Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	6
-------------------------------	---

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Metall Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend

##### Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

##### Texte

Funktion	16 Zeitschaltfunktionen und Wecker Logikbaustein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche
----------	---

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja