


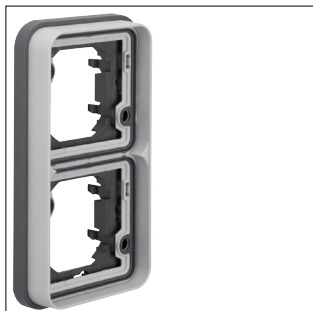

13293515

## Ram 2-fack, vertikal, för infällt montage, W.1, IP55, Grå

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Grå        |
| RAL-kod      | 7035       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 83 mm  |
| Bredd | 154 mm |
| Djup  | 38 mm  |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Installation, montering

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Vertikal |
|--------------------------------|----------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

#### Text

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Snabbanslutning<br>Med monteringsadapter och tätning<br>För infälld montering<br>För vertikal montage |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |