


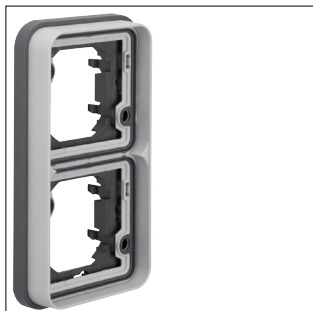

13293515

Ram 2-fack, vertikal, för infällt montage, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	2
Antal moduler	2

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7035
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	154 mm
Djup	38 mm
Antal horisontella enheter	1
Antal vertikala fack	2

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	Snabbanslutning Med monteringsadapter och tätning För infälld montering För vertikal montage
-----------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja