


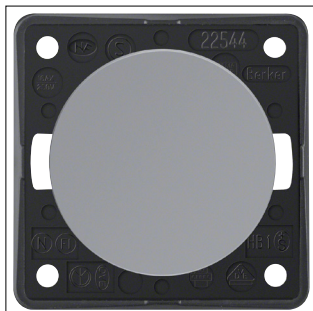

936572507

Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (100W LED (SBL))

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7038

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Stoßfestigkeit IK IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Schaltart/Variante Kreuz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja