


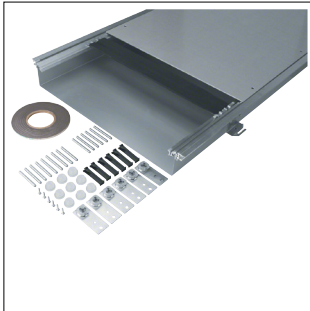

BKWD600070

**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(70-110)mm natte reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Breedte         | 600 mm                        |
| Lengte          | 2400 mm                       |
| Binnendoorsnede | 33870 - 33870 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 139 |
|------------------------------------------------------------|-----|

**Afmetingen**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Minimale dekvloerhoogte | 70 mm       |
| Nivelleerbereik         | 70 - 110 mm |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 3 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 2 kN |

**Afmetingen**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal inbouweenheden | 3 |
|-----------------------|---|

**Instructies**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

**Samenstelling**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Met scheidingswand    | Nee   |

**Installatie, montage**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Montage opening | Zonder |
|-----------------|--------|

**Materiaal**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Materiaal                    | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Staal |

**Deksel, deur**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Materiaal deksel | Staal    |
| Afwerking deksel | Verzinkt |

**Functionies**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte | Ja |
|---------------------------------------------------|----|

**Materiaal**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
|-------------------------|----------|

**Functionies**

|                |    |
|----------------|----|
| Met bodem door | Ja |
|----------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deksel montageopening      | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

