


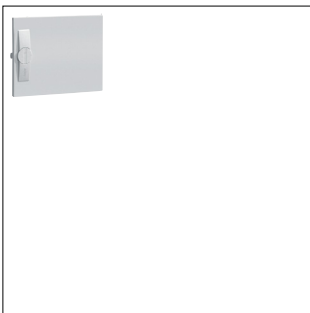

FZ002W

**Dveře pravé s uzávěrem pro FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP54**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 469 mm |
| Šířka   | 519 mm |
| Hloubka | 12 mm  |

**Kryt, dveře**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ano            |
| Počet dveří rozvaděče | 1              |
| Typ dveří rozvaděče   | Částečné dveře |
| Typ rukojeti          | Výkyvná páka   |
| Počet zámků           | 1              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Architektura**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vpravo |
|------------------------|--------|

**Bezpečnost**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Stupeň krytí IP | IP54          |
| Typ uzamčení    | 3-bodová páka |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet polí v šířce    | 2 |
| Počet řad v rozvaděči | 3 |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |