


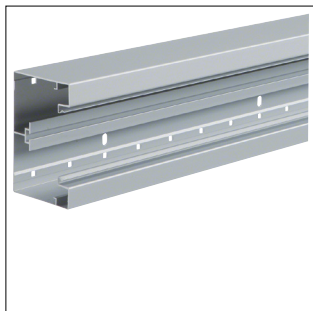

BRA851301ELN

**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x130mm OT 80mm aus Alu natureloxiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 85 mm   |
| Breite | 130 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1     |
| Oberteilbreite 1                  | 80 mm |
| Oberteilbreite 2                  | 0 mm  |
| Oberteilbreite 3                  | 0 mm  |

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 9640 - 9640 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 27 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 40 |

**Kompatibilität**

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateinbau |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert  |
| Farbe      | Aluminium |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Konnektivität**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Ausstattung**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter               | 0    |
| Mit Schutzfolie                             | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

