


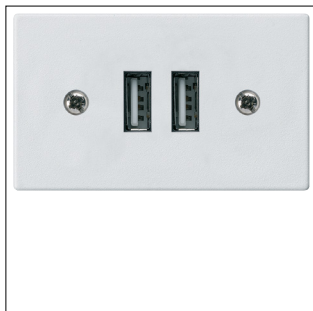

WH66820100D



FLF prise de charge: 2x USB Smart IC 18W Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Dimensions

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur de montage	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----