


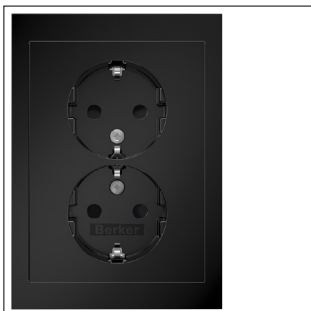

47592245

**Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker R.3, schwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Hoch

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texte</b>          |                                                                                                                                                 |
| Abdeckung             | Vollplatte                                                                                                                                      |
| Schutz                | Erhöhter Berührungsschutz<br>Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel. |
| Anschlussart          | Mit Steckklemme                                                                                                                                 |
| <b>Geeignet für</b>   |                                                                                                                                                 |
| R.x                   |                                                                                                                                                 |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                                                                                                                                                 |
| REACH-SVHC frei       | Ja                                                                                                                                              |
| RoHS-konform          | Ja                                                                                                                                              |