


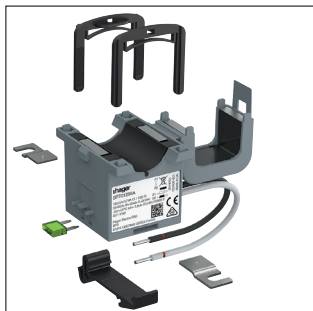

SRT01255A

## Deelbare stroomtransformator SC1 125/5A 0,7VA klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Functies

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Vermogen                         | 0,70 VA |
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1,91 W  |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Doorsnede van de opening | 18,50 mm |
| Hoogte                   | 72,70 mm |
| Breedte                  | 44,50 mm |
| Diepte                   | 62,20 mm |
| Hoogte van de opening    | 11 mm    |
| Breedte van opening      | 18,50 mm |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -20 - 70 °C |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 125 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A   |

#### Installatie, montage

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|