


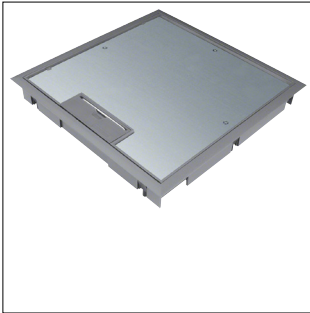

KDQ08127011

Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	294 mm
Inbouwlengte	294 mm
Lengte	314 mm
Breedte	314 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q08
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Deksel, deur

Type deur	Klapdeksel
-----------	------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	IJzergrijs
RAL-kleur	7011

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	8

Uitrusting

Aantal ingebouwde apparaten	8
Aantal stopcontactdozen	4

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

