


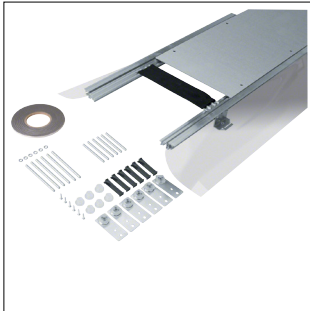

BKFD350145

Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 350x(145-190)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	350 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	58900 - 58900 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	243
--	-----

Afmetingen

Minimale dekvloerhoogte	145 mm
Nivelleerbereik	145 - 190 mm

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Afmetingen

Aantal inbouweenheden	3
-----------------------	---

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

Funcities

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
---	----

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

Funcities

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

