


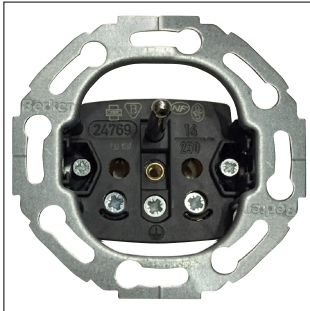

396765

Ronde sokkel voor stopcontacten met penaaarde met schroefliftklemmen

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Beveiliging	Geen
-------------	------

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas / Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.classic / Serie berker R.x
--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja