




382210

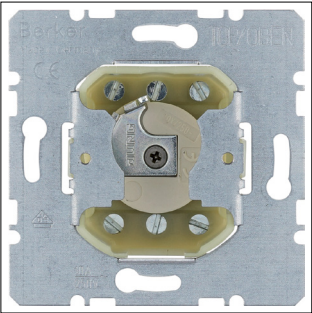

Int. para persianas con llave

Características técnicas

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Modo conmutación	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada Sin garras de expansión

Características técnicas

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí