



B11012




Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA40

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

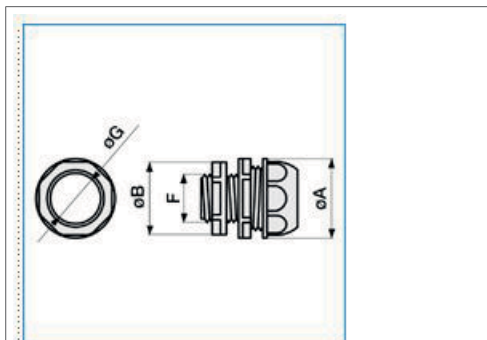

Quote:

- F: 1 1/2"
- Ø A: 67
- Ø B: 63
- Ø interno guaina: 40