


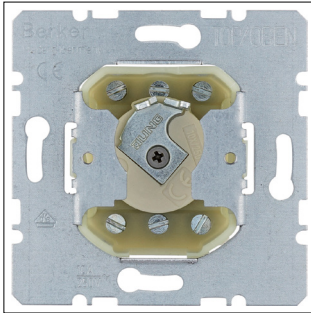

382610



Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante 2-polig Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja