


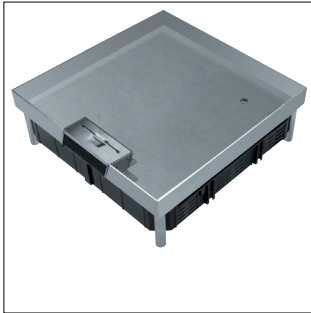

EKQ1200LE2

Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 43mm met kabeluitvoer

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	115 mm
Inbouwlengte	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	115 mm
Nominale grootte	244 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	38 mm
-----------------------------	-------

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitlaten	1

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functionies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Afbeeldingen | tekeningen

