


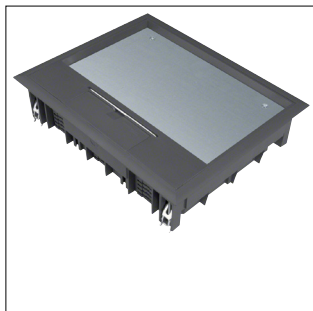

VE09129005

Versorgungseinheit E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Ja |

Abmessungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Einbautiefe                     | 84 mm  |
| Einbaubreite                    | 253 mm |
| Einbaulänge                     | 200 mm |
| Länge                           | 219 mm |
| Breite                          | 272 mm |
| Tiefe der Bodenbelagsaussparung | 12 mm  |

Konfiguration

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | E09 |
|--------------------------------|-----|

Installation, Montage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Aussenbereich     | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Feuchtreinigung   | Nein |

Anleitung

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

Einsatzbedingungen

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
|-----------------------------------------------------|------|

Abdeckung, Tür

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

Einsatzbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

Funktionen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Form

|      |            |
|------|------------|
| Form | Rechteckig |
|------|------------|

Texte

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Kabelausslass | Mit Kabelausslass im Deckel |
|---------------|-----------------------------|

Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005        |

Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO          | 9 |

Ausstattung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 9 |
| Anzahl der Gerätebecher       | 3 |

#### Sicherheit

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

