


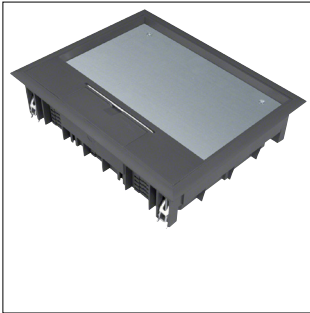

VE09129005

Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	253 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	272 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E09
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Rechthoekig
------	-------------

Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	9

Uitrusting

Aantal ingebouwde apparaten	9
Aantal stopcontactdozen	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

