


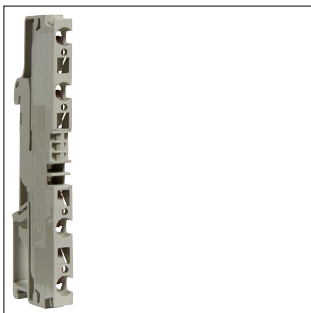

KYA04LH4

**Durchgangsklemme 4mm<sup>2</sup>-Phase, 800V-32A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 38,15 mm |
| Breite | 82,20 mm |
| Tiefe  | 6 mm     |

**Installation, Montage**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

**Anschluss**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.13 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Werkstoff**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Farbe     | Grau          |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |