


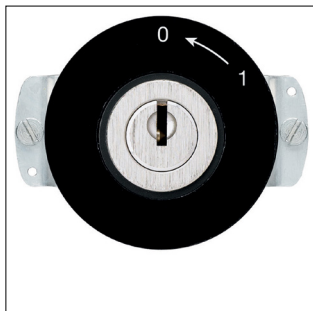

WH11184705A

basico: Poussoir à clé/1 pôle/ 1->0 /KABA8 avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 25 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 46 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 70.5 mm

Profondeur de montage 8.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 62 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation Contact à fermeture