


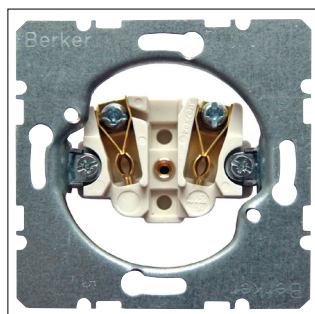

396103

Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Matières

Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Équipement

Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	No
Avec lampe de signalisation	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	No
Indice de protection IP	IP20

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui