


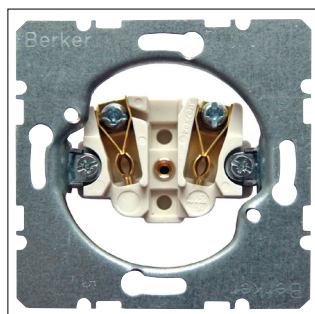

396103

Přístroj zásuvky bez ochranného kontaktu, šroub. svorky one.platform

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	22 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x	
---------------------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano