


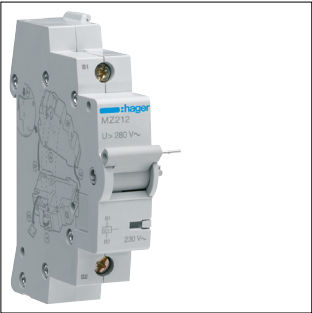

MZ212

Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale in DC	0 - 0 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza	87 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	68 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

