


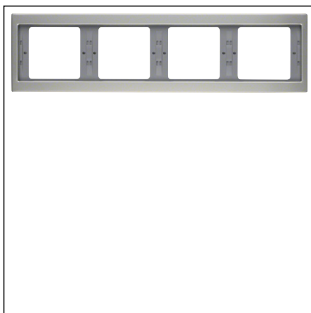

13837004

Okvir, 4-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	300 mm
Dubina	9,90 mm
Broj jedinica horizontalno	4
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da