


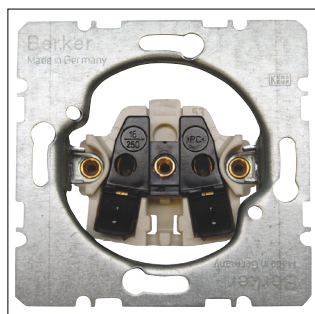

396161

Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Matières

Couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Équipement

Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	No
Avec lampe de signalisation	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	No
Indice de protection IP	IP20

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x	
---	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui