


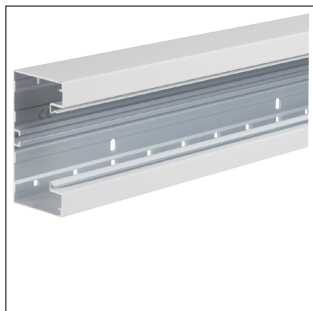

BRA6513019016

Socle de goutlotte montage frontale BRA 68x130mm couv. 80mm Alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	7580 - 7580 mm ²
--------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

