




BRA6513019016

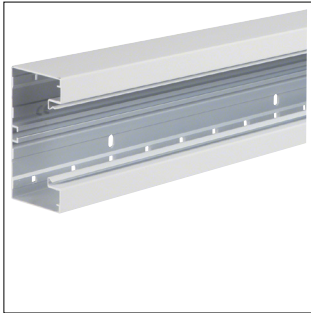

Grundprofil BRA65 130mm, Aluminium, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	130 mm
Längd	2000 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80 mm
Bredd täcklock 2	0 mm
Bredd täcklock 3	0 mm

Dimensioner

Inre area	7580 - 7580 mm ²
-----------	-----------------------------

Kapacitet

Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anordningar)	18
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	32

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Aluminium
Behandling	Pulverlackerad
Färg	Vit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
Antal kabelhållare per meter	0
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

