


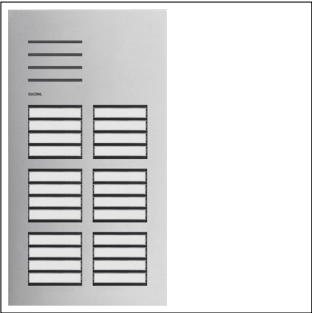

REQ024Y



IK07

IP54



Türstation Audio 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	24
------------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	422 x 225.50 mm
Höhe	422 mm
Breite	225,50 mm
Tiefe	25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruch sichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----