


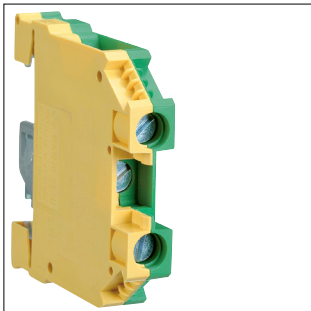

KXB10E

Klema za uzemljenje, 10mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	55 mm
--------	-------

Širina	54 mm
--------	-------

Dubina	10 mm
--------	-------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 10 mm ²
-----------------------------	--------------------------

Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----