


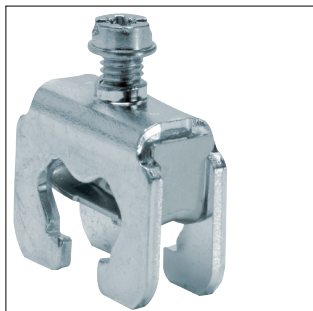

K070

Railklem 16 mm² aardrailunits

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	1 - 1 NM
----------------	----------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	5 mm
Dikte rail	12 - 12 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	65 A
-----------------	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja