


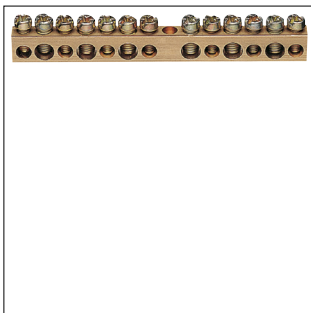

K148

#### ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 6x16 + 7x10mm<sup>2</sup>

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 60 A |
|------------------|------|

##### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 1 |
|---------------|---|

##### Υλικά

|       |         |
|-------|---------|
| Χρώμα | Χάλκινο |
|-------|---------|

##### Σύνδεση

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Διατομή βιδωτών ακροδεκτών | 6x 16 + 7x 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------------------|

##### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
|----------------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|