


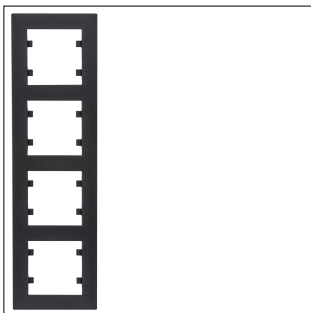

WL5643

Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, crni

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	0

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9004
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	300,40 mm
Širina	87,40 mm
Dubina	10,40 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da