


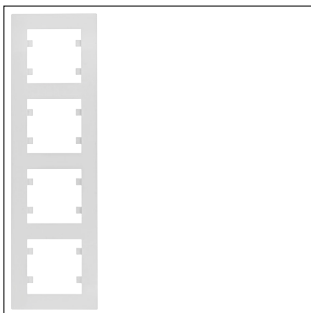

WL5640

Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	0

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine)	0 %

Dimenzije

Visina	300,40 mm
Širina	87,40 mm
Dubina	10,40 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	4

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da