


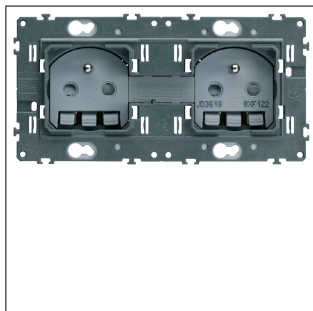

WXF122

Dubbel sopcontact gallery 2p+a

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	73,80 mm
Breedte	144,80 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage Schroefbevestiging
---------------	------------------------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

Productdatablad

WXF122

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja