



B06523

Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 650°C IP65 12 GRI

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	263 mm
Largeur	314 mm
Profondeur	143 mm
Largeur de montage	314 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	13
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----


Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

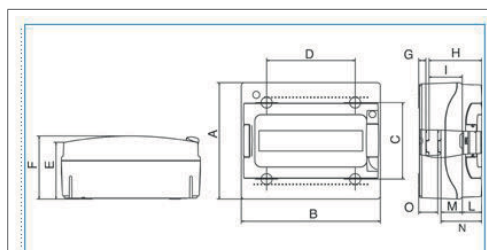

Quote:

A: 263	I: 75
B: 314	L: 44
C: 173	M: 48
D: 200	N: 92
E: 128	O: 43
F: 143	
G: 14	
H: 119	