


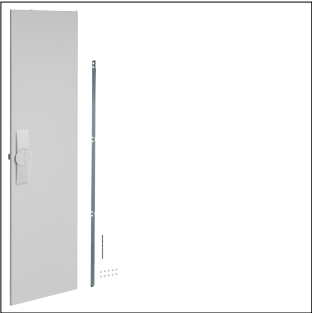

FZ191N

Porte,univers,droite,RAL9010,pour armoires IP44,950x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	919 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de rangées	6

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

