


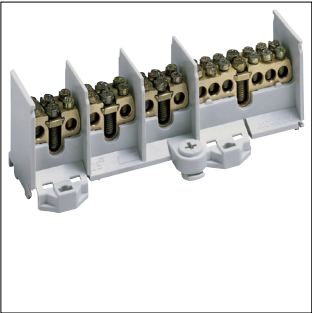

K37N

Bloc de jonction, 1x25mm²-2x16 mm²(phase 1- 3), 1x25mm²-6x16mm² (phase 4)

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	148 mm
Profondeur	49 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----