


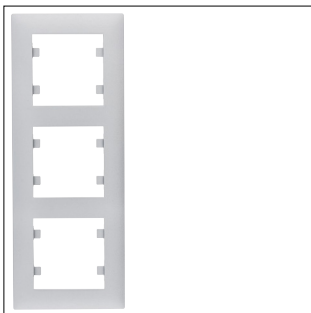

WL5632

Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	0

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Lakirano
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine)	0 %

Dimenzije

Visina	229,80 mm
Širina	87,40 mm
Dubina	10,40 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	3

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da