


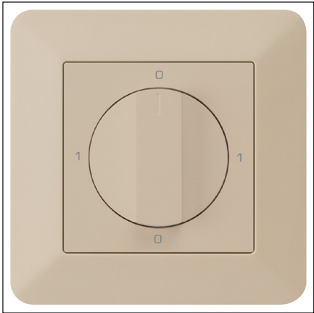

WH26180207C

kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ Beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Beige      |
| Code RAL              | 1015       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

Identification

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 94 x 94 mm |
| Profondeur de montage                | 14 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm      |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)     |
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|