


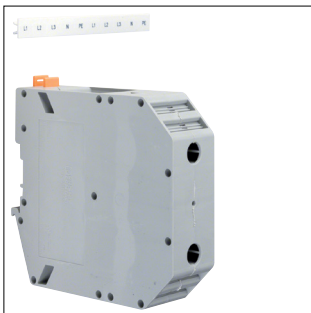

KR15P

Anslutningsplint 1-Polig för DIN-skena 35-150mm², grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	309 A
-----------	-------

Dimensioner

Höjd	118,50 mm
Bredd	31 mm
Djup	100 mm

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Anslutning

Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²
Area solid ledare	35 - 150 mm ²

Material

Färg	Grå
Material	Polyamider (PA)

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja