




WH405437F

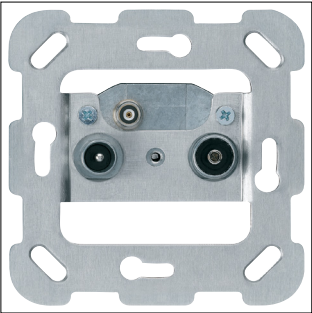

Insert + pl. de fixation: AM10 R/TV/Données p. de termin. 2GHz 10.5dB +R=75 Ohm

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.50 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise terminale

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Technologie large bande 5 - 2000 MHz

Equipement

Nombre de sorties 3

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui