


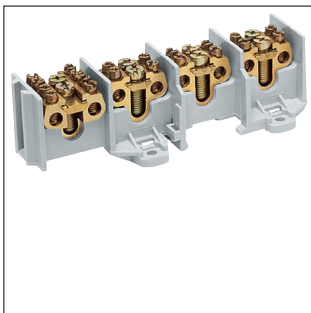

K65A

Клемник вводно/розгалужуючий 4-полюса,100А на полюс, 35мм³

Технічні характеристики

Розміри

Висота	55 mm
Ширина	148 mm
Глибина	53 mm

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----