


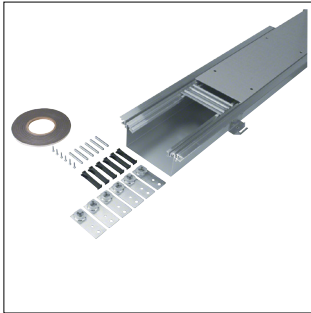

BKWD200070

Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(70-110)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	10670 - 10670 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	44
--	----

Afmetingen

Minimale dekvloerhoogte	70 mm
Nivelleerbereik	70 - 110 mm

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Nee

Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

Funcities

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdedeelte	Ja
--	----

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

Funcities

Met bodem door	Ja
----------------	----

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

