


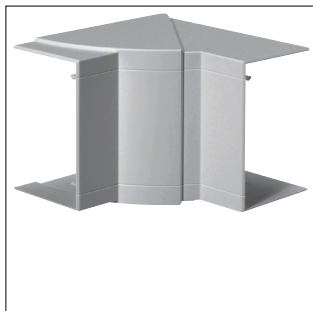

BRP651004HLAN

### Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 65 mm  |
| Largeur | 100 mm |

##### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

##### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

##### Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 85 - 95 |
|----------------|---------|

##### Installation, montage

|                      |    |
|----------------------|----|
| Perforation de socle | No |
|----------------------|----|

##### Matières

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | PC-ABS    |
| Traitement | Laqué     |
| Couleur    | Aluminium |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

##### Adapté à

|             |  |
|-------------|--|
| BRAP 65x100 |  |
|-------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Illustrations | dessins

