


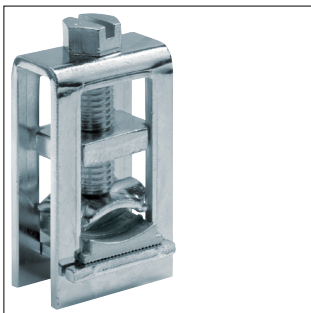

K96K

Zaciski do szyn zbiorczych 50-150mm² Cu 12x5/10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	50 - 150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	50 - 150 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	15 - 15 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Wysokość	19,50 mm
Szerokość	34 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	275 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak