


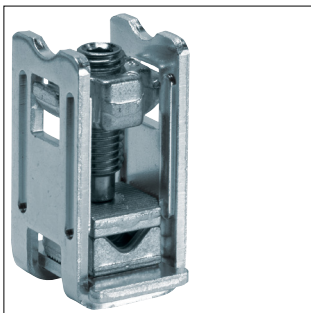

K96N

Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm² Cu 12x5mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	10 - 50 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 - 50 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	20 - 20 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Wysokość	25,10 mm
Szerokość	25,10 mm
Głębokość	62 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	150 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak