


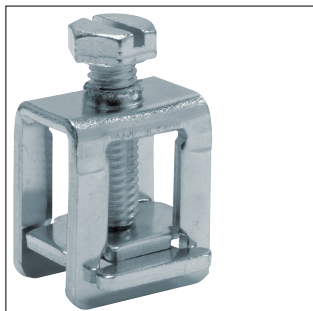

K96M

Sammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 70 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
----------------------	----------

Abmessungen

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	18 mm
Breite	25,50 mm
Tiefe	42 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	175 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja