




K96V

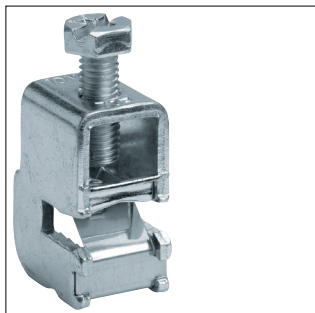

Клема підключення проводу 16-70мм² до шин мідних 20/30x5 мм

Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	16 - 70 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	16 - 70 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	10 - 10 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Ширина/товщина шини	5 - 5 mm
Ширина	21 mm

Електричний струм

Номінальний струм	400 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes