


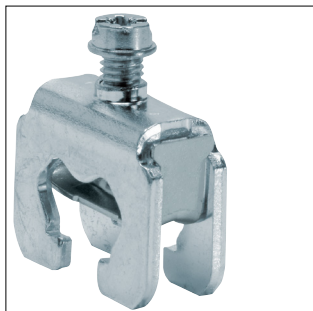

K96A

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Technische karakteristieken

##### Aansluiting

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

##### Installatie, montage

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 3,50 - 3,50 NM |
|-------------------------|----------------|

##### Afmetingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hoogte railsysteem | 12 mm    |
| Dikte rail         | 5 - 5 mm |

##### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 65 A |
|-----------------|------|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |